

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Artikelnummer: 1017950



Befestigungsschelle zweiseitig 40mm



CE UK
CA

Alu Aluminium

Stammdaten	
Artikelnummer	1017950
Typ	605 40 ALU
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweiseitig
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1229 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1017950

Abmessungen

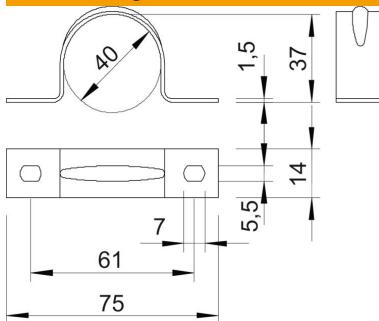

Länge	75 mm
Breite	14 mm
Höhe	37 mm
Maß A	75 mm
Maß B	61 mm
Maß b	14 mm
Maß D	40 mm
Maß d	5,5 mm
Maß e	7 mm
Maß H	37 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	5,5 x 7 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	40 mm
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	40 mm
UV-beständig	ja