

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018604



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1018604
Typ	605 60 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0693 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018604



Abmessungen

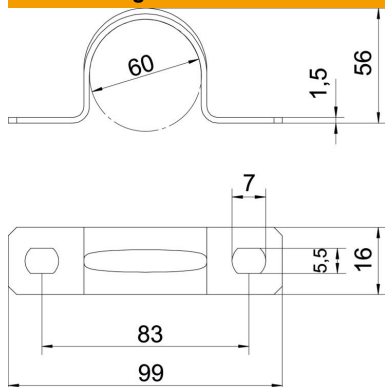

Länge	99 mm
Breite	16 mm
Höhe	56 mm
Maß A	99 mm
Maß B	83 mm
Maß b	16 mm
Maß D	60 mm
Maß d	5,5 mm
Maß e	7 mm
Maß H	56 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	60
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	5,5 x 7 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	60 mm
UV-beständig	ja