

# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104268



Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1104268
Typ	CML3518P0200FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	200x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3643 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104268

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

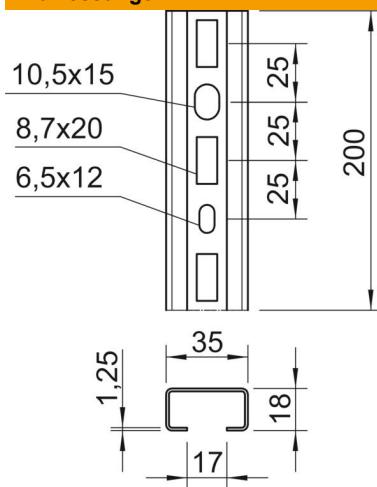

Länge	200 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	200 mm

### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	0,41 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Iz	1,81 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Wy	0,41 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert Wz	1,03 cm <sup>3</sup>