

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104581



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1104581                               |
| Typ                                             | CMS3518P0150FT                        |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                         |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 17mm            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 150x35x18                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 15,435 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3502 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104581



## Abmessungen

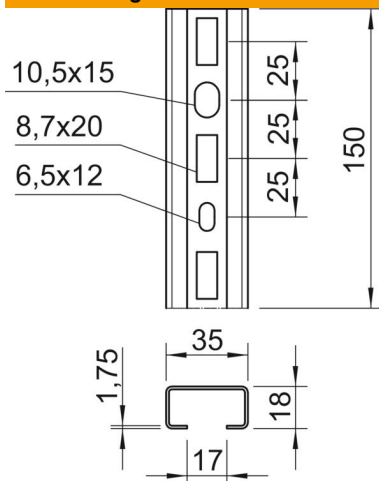

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 150 mm |
| Breite | 35 mm  |
| Höhe   | 18 mm  |
| Maß L  | 150 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Materialstärke                 | 1,75 mm              |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | nein                 |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt      | nein                 |
| Schlitzweite                   | 17 mm                |
| Statischer Wert A              | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 0,41 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 1,81 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 0,41 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 1,03 cm <sup>3</sup> |