

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2 gelocht

Artikelnummer: 1106628



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1106628
Typ	CL2008P2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	21,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2126 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2 gelocht

Artikelnummer: 1106628

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

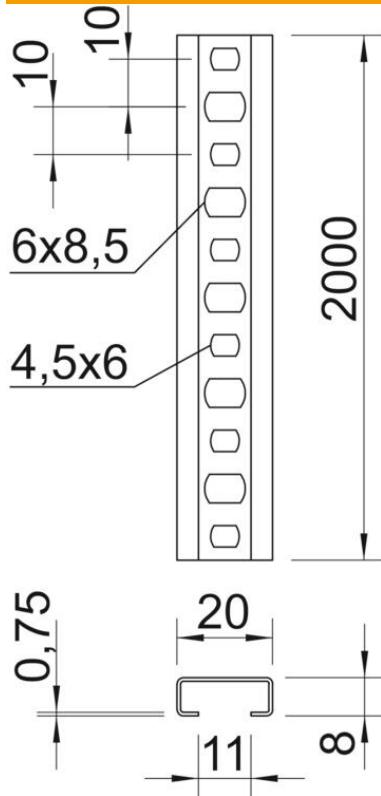

Länge	2.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,24 cm ²
Statischer Wert ly	0,02 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,17 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,05 cm ³
Statischer Wert Wz	0,17 cm ³