

Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1109863



Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1109863
Typ	CM3015P1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x30x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,661 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1109863



Abmessungen

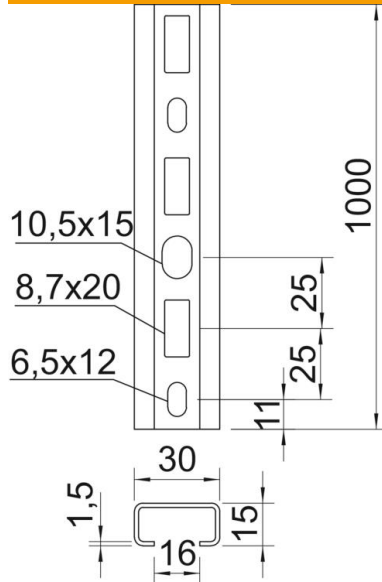

Länge	1.000 mm
Breite	30 mm
Höhe	15 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	10 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16 mm
Statischer Wert A	0,8 cm ²
Statischer Wert Iy	0,24 cm ⁴
Statischer Wert Iz	1,22 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,29 cm ³
Statischer Wert Wz	0,81 cm ³