

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht FS

Artikelnummer: 1115626

OBO
BETTERMANN

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1115626
Typ	2069 2M FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,033 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7825 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht FS


Artikelnummer: 1115626

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

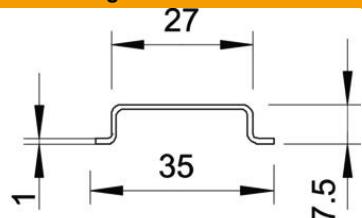

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

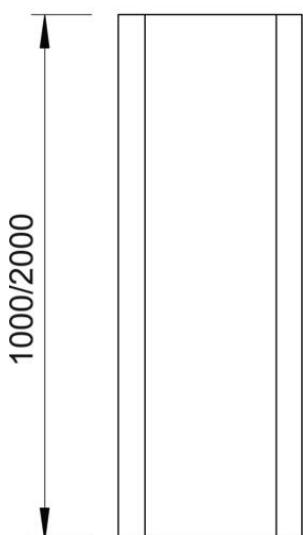

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	50 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm