

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht FS

Artikelnummer: 1115677



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 1115677                  |
| Typ                                 | 2069 1M FS               |
| Bezeichnung 1                       | Hutschiene               |
| Bezeichnung 2                       | ungelocht                |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 1000x35x7,5              |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 36,02 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8732 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht FS


Artikelnummer: 1115677

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

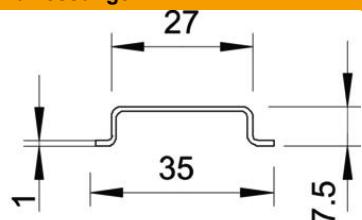

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.000 mm |
| Breite | 35 mm    |
| Höhe   | 7,5 mm   |

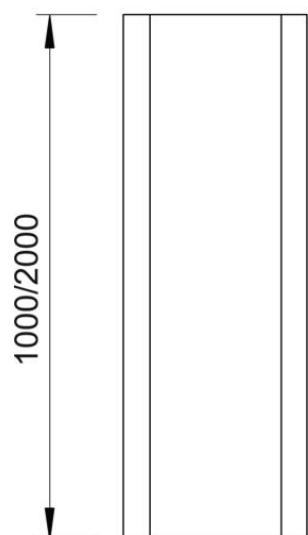

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ausführung          | ungelocht                |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Bund                | 25 m                     |
| Lochform (ETIM)     | ohne                     |
| Materialstärke      | 1 mm                     |