

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115685



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115685
Typ	2069 1M GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	1000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,02 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6227 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP


Artikelnummer: 1115685

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

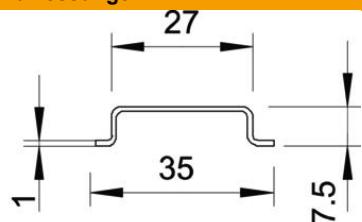

Länge	1.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

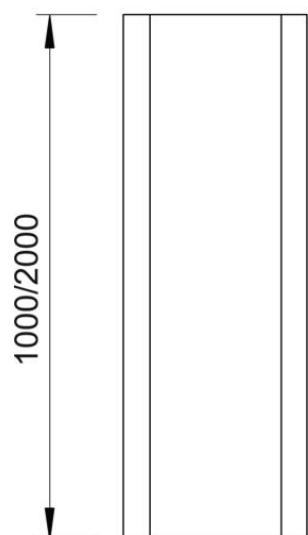

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	25 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm