

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115804



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1115804
Typ	2069 L 2M FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	33,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7826 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115804



Abmessungen

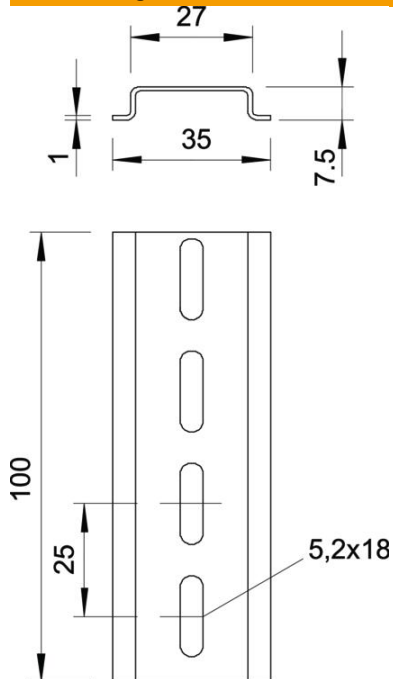

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	50 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1 mm