

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschienenset

Artikelnummer: 1115887



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



CE

### Stammdaten

Artikelnummer	1115887
Typ	2069 X25 FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	mit Träger und Schrauben
Hersteller	OBO
Dimension	248x35x7,5
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3425 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschienenset

Artikelnummer: 1115887

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

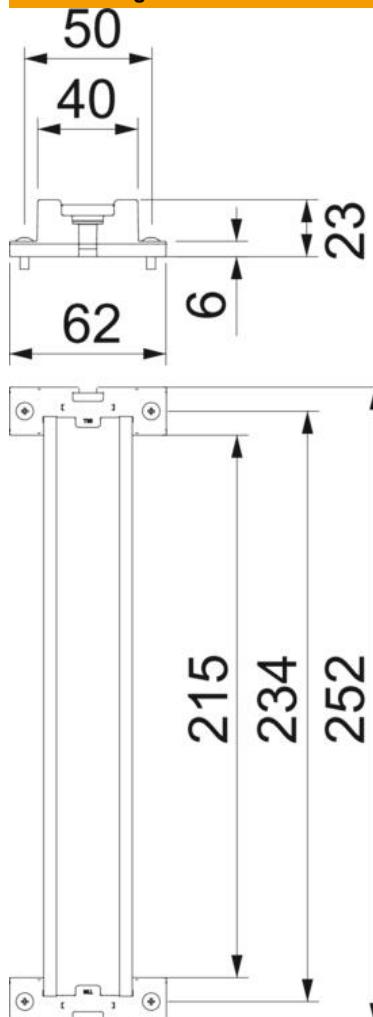

Länge	252 mm
Breite	62 mm
Höhe	23 mm

### Technische Daten

Ausführung Schienen

| Tragschiene DIN EN 60715