

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1117033



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1117033
Typ	AL2512UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x25x12
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	58,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,304 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1117033



## Abmessungen

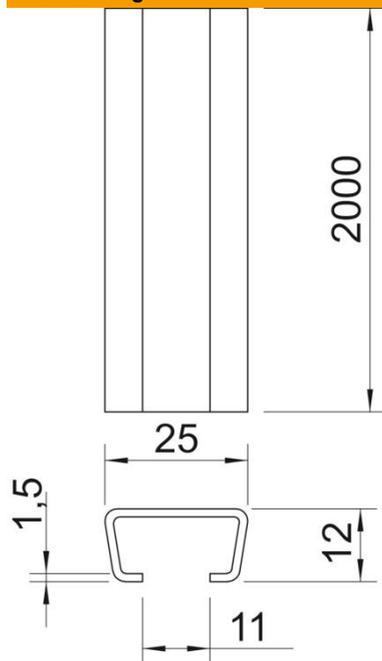

Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Höhe	12 mm
Maß L	2.000 mm

## Technische Daten

Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	20 m
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,77 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	0,14 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert I <sub>z</sub>	0,59 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert W <sub>y</sub>	0,19 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	0,47 cm <sup>3</sup>