

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121960



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1121960
Typ	MS4022P2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x40x22,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	152,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,6047 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121960



Abmessungen

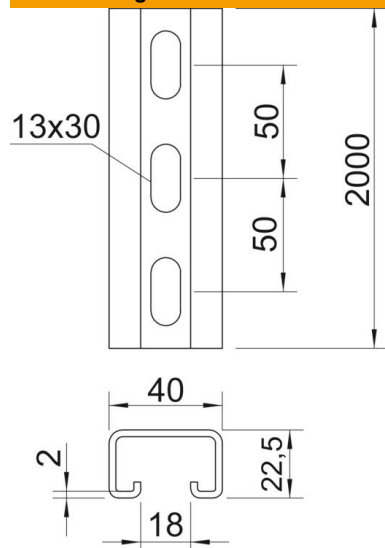

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert I _y	1,18 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,45 cm ⁴
Statischer Wert W _y	1,05 cm ³
Statischer Wert W _z	2,23 cm ³