

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121963



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1121963
Typ	MS4022P2000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x40x22,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	147,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0204 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121963



Abmessungen

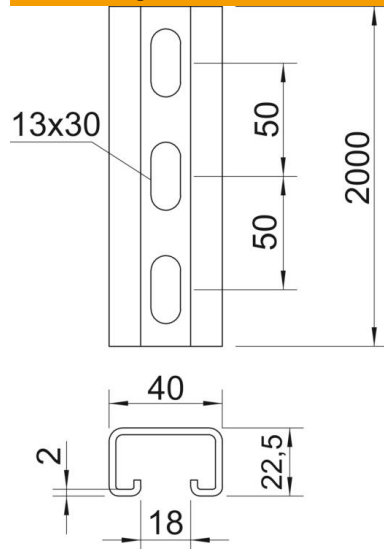

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert I _y	1,86 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,46 cm ⁴
Statischer Wert W _y	1,05 cm ³
Statischer Wert W _z	2,23 cm ³