

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122481



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122481
Typ	MS4141PP1000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	mit Seitenlochung, Schlitz 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	281 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,8391 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122481



Abmessungen

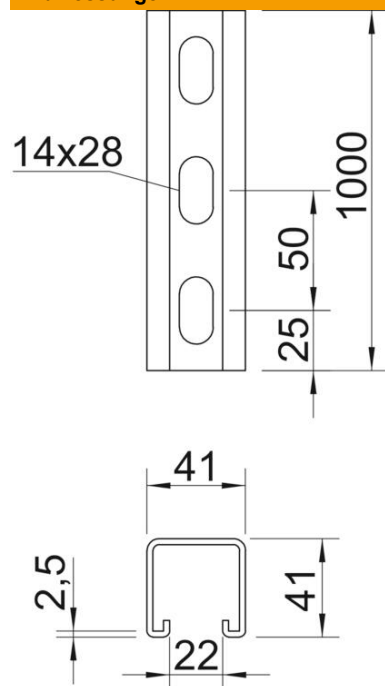

Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert I _y	6 cm ⁴
Statischer Wert I _z	6,97 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,91 cm ³
Statischer Wert W _z	4,4 cm ³