

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122657



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122657
Typ	MS4141P6000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	260,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,3545 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122657



Abmessungen

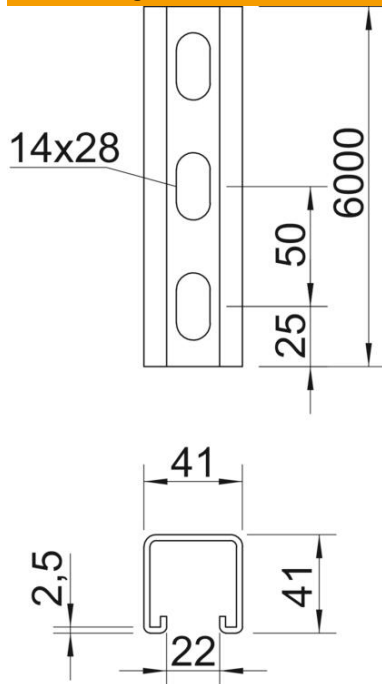

Länge	6.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	6.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm ²
Statischer Wert I _y	6,05 cm ⁴
Statischer Wert I _z	9,01 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,91 cm ³
Statischer Wert W _z	4,4 cm ³