

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122908



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122908
Typ	MS4141P1000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	247,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,8391 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122908



Abmessungen

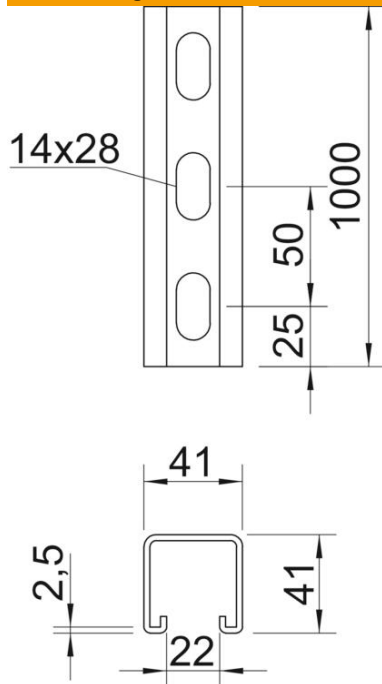

Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm ²
Statischer Wert I _y	6,05 cm ⁴
Statischer Wert I _z	9,01 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,91 cm ³
Statischer Wert W _z	4,4 cm ³