

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122924



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122924
Typ	MS4121P3000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x21
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	151,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,179 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122924



Abmessungen

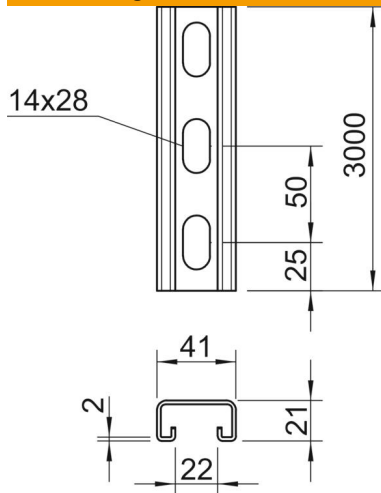

Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	21 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm ²
Statischer Wert I _y	0,95 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,51 cm ⁴
Statischer Wert W _y	0,89 cm ³
Statischer Wert W _z	2,2 cm ³