

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1122931



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1122931
Typ	MS4121P3000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x21
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	172,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,323 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1122931



Abmessungen

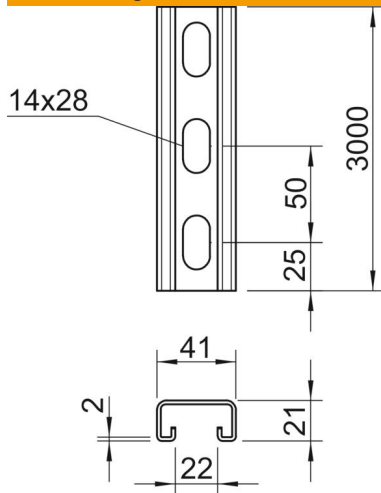

Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	21 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm ²
Statischer Wert I _y	0,95 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,51 cm ⁴
Statischer Wert W _y	0,89 cm ³
Statischer Wert W _z	2,2 cm ³