

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4142, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122948



Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122948
Typ	MS4142P6000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x41x42
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	303 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,9141 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4142, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122948

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

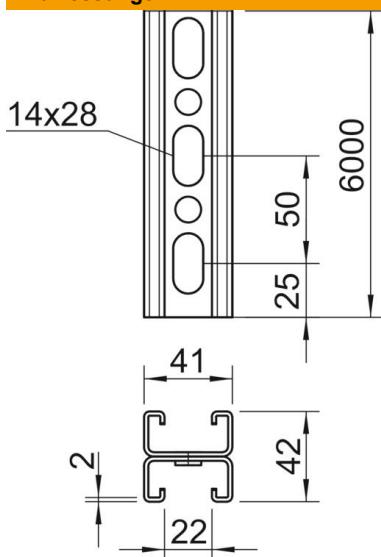

Länge	6.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	42 mm
Maß L	6.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Steg gelocht
Ausführung	Doppelprofil
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,3 cm ²
Statischer Wert ly	5,38 cm ⁴
Statischer Wert Iz	9,02 cm ⁴
Statischer Wert Wy	1,28 cm ³
Statischer Wert Wz	0,25 cm ³