

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122978



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1122978
Typ	MSL4141P1000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	201,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,1491 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122978



Abmessungen

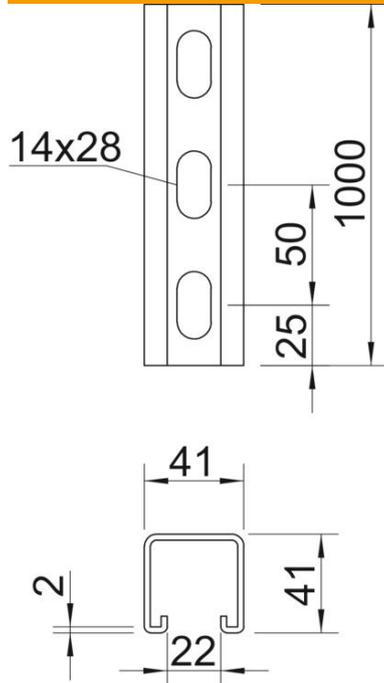

Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,45 cm ²
Statischer Wert I _y	5,18 cm ⁴
Statischer Wert I _z	7,56 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,51 cm ³
Statischer Wert W _z	2,69 cm ³