

Technisches Datenblatt

Wand-, Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1123191

OBO
BETTERMANN



Der Wand-, Boden-, und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand-, Boden-, und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1123191
Typ	WBDHE 41 FT
Bezeichnung 1	Wandhalter
Bezeichnung 2	Kombi MS 41
Hersteller	OBO
Dimension	134x110x102
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0185 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand-, Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1123191

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

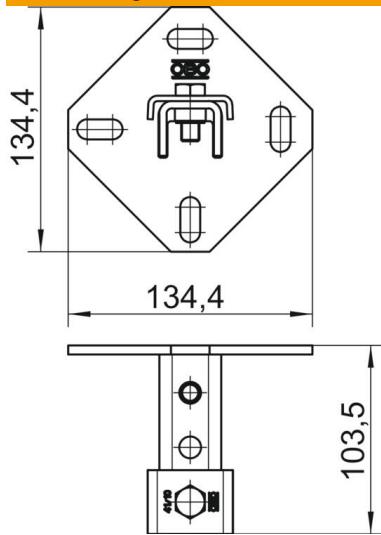

Länge	102 mm
Breite	134 mm
Höhe	110 mm

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Lochgröße	25 x 11 mm
Materialstärke	5 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm ²
Statischer Wert ly	6,05 cm ⁴
Statischer Wert Iz	9,01 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,91 cm ³
Statischer Wert Wz	4,4 cm ³