

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 1 Loch FT

Artikelnummer: 1124643



Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	1124643
Typ	GMS 1 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 1 Loch
Hersteller	OBO
Dimension	40x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1619 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 1 Loch FT

Artikelnummer: 1124643

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

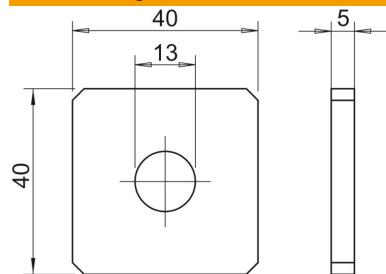

Länge	40 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	sonstige
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein