

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1124647



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

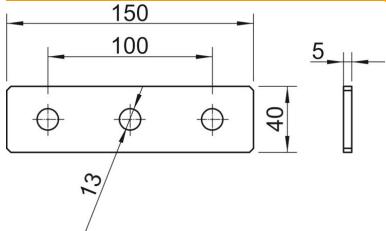
Stammdaten	
Artikelnummer	1124647
Typ	GMS 3 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5832 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1124647

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
150	Länge
100	Breite
40	Höhe
5	
	

Technische Daten	
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein