


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

### Artikelnummer: 1124649

**OBO**  
BETTERMANN

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

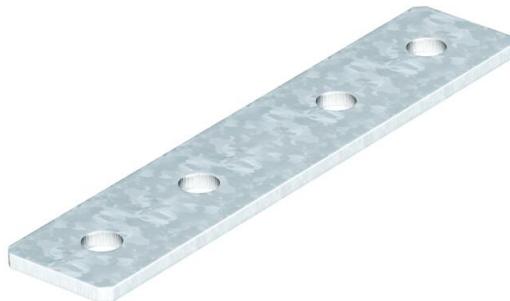

CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	1124649
Typ	GMS 4 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	200x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7485 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

### Artikelnummer: 1124649

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
200	
150	
50	
5	
13	

Technische Daten	
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein