

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124663



Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124663
Typ	GMS 4 VW 90 FT
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	90°, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	104x104x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7429 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124663

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

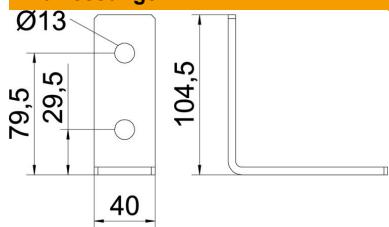

Länge	104 mm
Breite	40 mm
Höhe	104 mm

Technische Daten

Ausführung	90°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein