

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1124667



Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124667
Typ	GMS 3 VW 45 FT
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	103x50x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5011 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT

Artikelnummer: 1124667

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

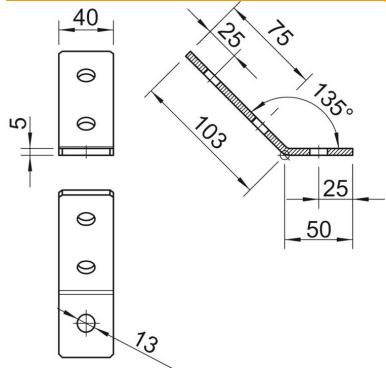

Länge	103 mm
Breite	40 mm
Höhe	50 mm

Technische Daten

Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein