

# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124669



Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124669
Typ	GMS 4 VW 45 FT
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	101x101x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7489 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124669

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

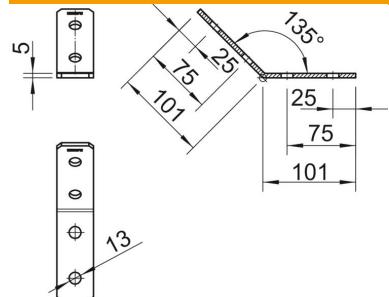

Länge	101 mm
Breite	40 mm
Höhe	101 mm

### Technische Daten

Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein