

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124703

OBO
BETTERMANN

Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

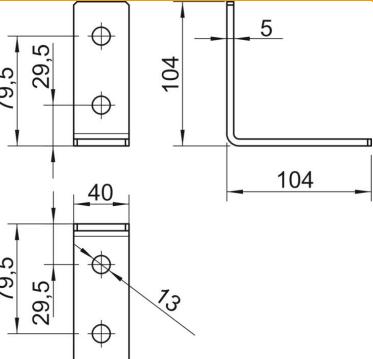
Artikelnummer	1124703
Typ	GMS 4 VW 90 A2
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	90°, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	104x104x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6062 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124703

OBO
BETTERMANN

Abmessungen			
		Länge	104 mm
		Breite	40 mm
		Höhe	104 mm

Technische Daten	
Ausführung	90°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein