

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1124707



Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124707
Typ	GMS 3 VW 45 A2
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	103x50x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9908 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1124707

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

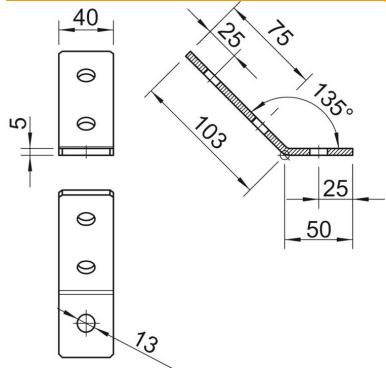

Länge	103 mm
Breite	40 mm
Höhe	50 mm

Technische Daten

Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein