

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124709

OBO
BETTERMANN

Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124709
Typ	GMS 4 VW 45 A2
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	101x101x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6077 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124709

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

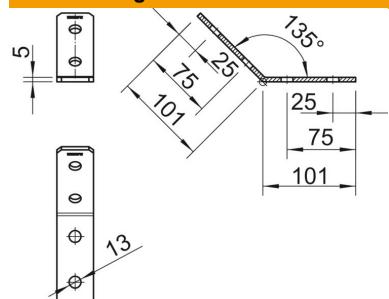

Länge	101 mm
Breite	40 mm
Höhe	101 mm

Technische Daten

Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein