


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte X-Form A4

Artikelnummer: 1124737



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Kreuzverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

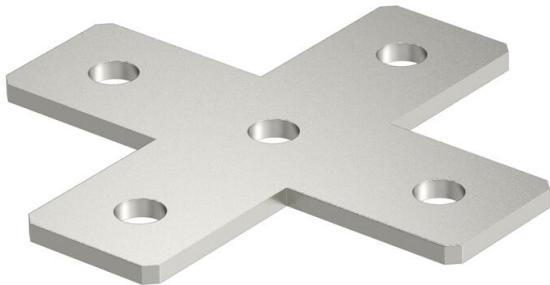

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124737
Typ	GMS 5 VP X A4
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	X-Form
Hersteller	OBO
Dimension	150x150x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6957 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte X-Form A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1124737

Abmessungen

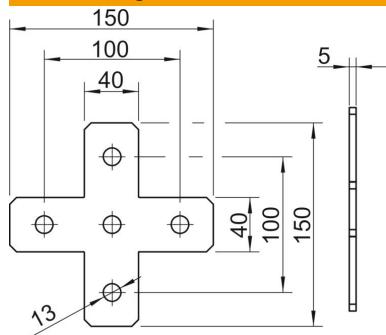

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Kreuzverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein