

Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147080



Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1147080
Typ	ACMSN M8 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0877 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147080



Abmessungen

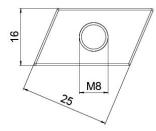

Länge	26 mm
Breite	16,5 mm
Höhe	5 mm
Maß	16,5 mm
B	
Maß H	5 mm
Maß L	26 mm

Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Mit Feder	nein