

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148088



Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1148088
Typ	ACMHB M10x30 A4
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2397 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148088

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

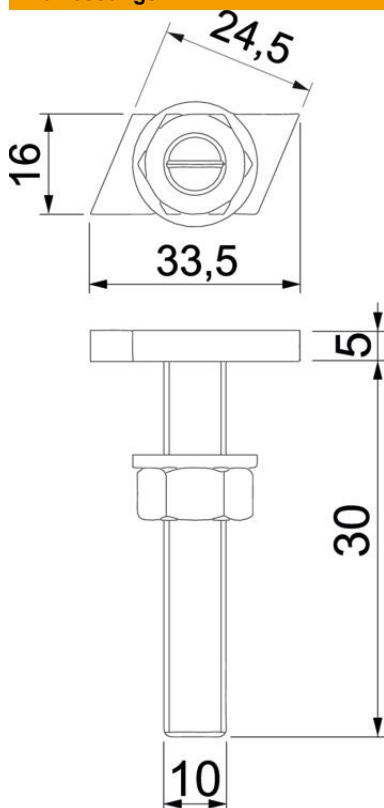

Länge	33,5 mm
Breite	16 mm
Höhe	6 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M 10 x 30mm
Gewinde metrisch	10