

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158023

OBO
BETTERMANN

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



CE

Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1158023
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0859 kg CO ₂ / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1158023

Abmessungen

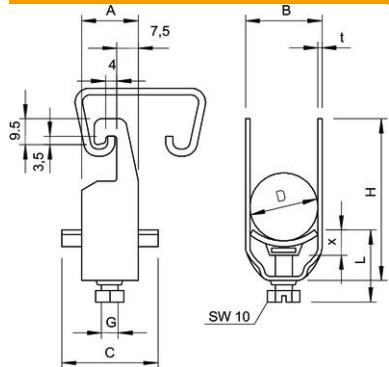

Maß A	20 mm
Maß B	27 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	53 mm
Maß L	34 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	20 mm
für Rohrdurchmesser min.	20 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl