

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1170511



Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 1170511                 |
| Bezeichnung 1                      | Bügelschelle            |
| Bezeichnung 2                      | 2-fach                  |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 46-52mm                 |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                | 50                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 16,6 kg                 |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3525 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1170511



### Abmessungen

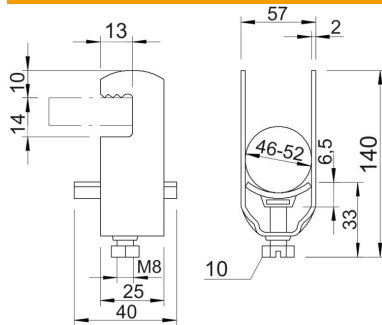

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 25 mm  |
| Maß B | 57 mm  |
| Maß C | 40 mm  |
| Maß E | 13 mm  |
| Maß G | M8     |
| Maß H | 140 mm |
| Maß L | 33 mm  |
| Maß t | 2 mm   |
| Maß x | 6,5 mm |

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 2              |
| für 1 Kabel H            | 86 mm          |
| für 1 Kabel L            | 26             |
| für 2 Kabel H            | 140 mm         |
| für 2 Kabel L            | 33 mm          |
| für Rohrdurchmesser max. | 50 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 50 mm          |
| Halogenfrei              | ja             |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 5 Nm           |
| Mit Kunststoffwanne      | ja             |
| Mit Metallwanne          | nein           |
| Montageart               | flaches Profil |
| Schlagfest               | nein           |
| Spannbereich D max.      | 52 mm          |
| Spannbereich D min.      | 46 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt  |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl          |
| Mit Gegenwanne           | nein           |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff     |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen   |