

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1174053

Zur Befestigung von Banderdern bis 30 mm Breite an Profilschienen, passend zu allen C-Profilen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1174053
Typ	2056 BE FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	für Banderder
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1457 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Artikelnummer: 1174053

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

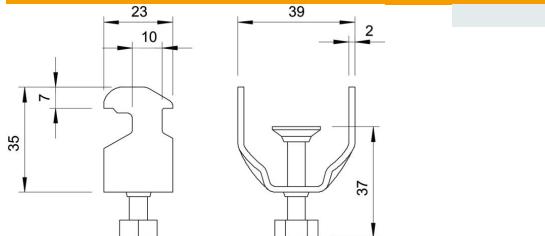

Technische Daten

für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein