

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT



Artikelnummer: 1180126



Passend zu Winkleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1180126
Typ	2056W 12 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1083 kg CO _e / 1 Stück

Abmessungen

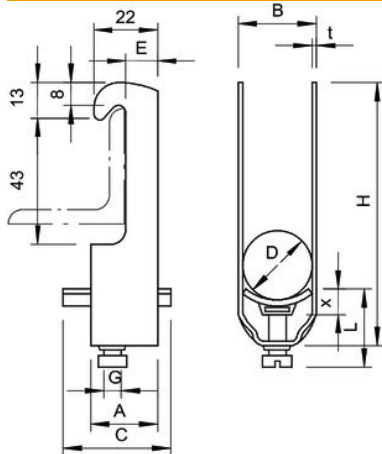

Maß A	23 mm
Maß	16 mm
B	
Maß C	34 mm
Maß E	11 mm
Maß G	M6
Maß H	74 mm
Maß L	27 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	74 mm
für 1 Kabel L	27
für 2 Kabel H	88 mm
für 2 Kabel L	34 mm
für 3 Kabel H	102 mm
für 3 Kabel L	34 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen