

# Technisches Datenblatt

## Gegenwanne, Metall universal A2

Artikelnummer: 1197606

**OBO**  
BETTERMANN

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.



CE UK CA F N H U 1 W

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1197606                    |
| Typ                                 | 2058FW M 64 A2             |
| Bezeichnung 1                       | Gegenwanne                 |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 58-64mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 4,203 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2901 kg CO2e / 1 Stück   |

# Technisches Datenblatt

## Gegenwanne, Metall universal A2


Artikelnummer: 1197606

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



|       |         |
|-------|---------|
| Maß B | 70 mm   |
| Maß H | 24,5 mm |
| Maß L | 35 mm   |

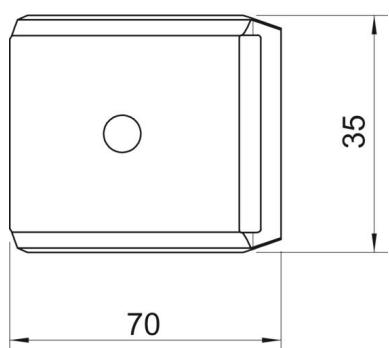

### Technische Daten

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Ausführung Gegenwanne/Schellen     | Gegenwanne |
| Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 64 mm      |
| Halogenfrei                        | ja         |
| Spannbereich D max.                | 64 mm      |
| Spannbereich D min.                | 58 mm      |