

# Technisches Datenblatt

## Universal-Gegenwanne, Kunststoff

Artikelnummer: 1198040

**OBO**  
BETTERMANN

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.



Fluor  
Oven  
HALOGENFREI

CE UK CA F N H U W

PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	1198040
Typ	2058UW 40 LGR
Bezeichnung 1	Universal-Gegenwanne
Bezeichnung 2	kombinierbar zur Doppelwanne
Lieferbar ab	15.05.2019
Hersteller	OBO
Dimension	34-40mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,503 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0198 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Universal-Gegenwanne, Kunststoff


Artikelnummer: 1198040

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß B	45,5 mm
Maß H	10,8 mm
Maß L	37 mm

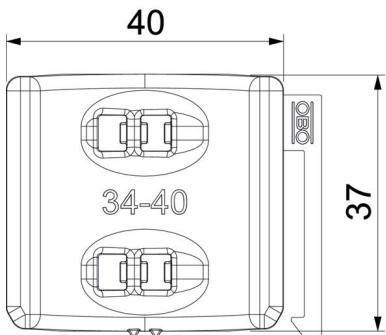

### Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen	Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser	40 mm
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	34 mm