

Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362360



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362360
Typ	ASG 732 10 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,585 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,053 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschele 732 FT

Artikelnummer: 1362360



Abmessungen

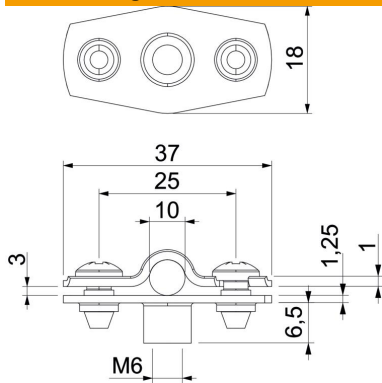

Maß A	37 mm
Maß B	25 mm
Maß b	18 mm
Maß D	10 mm
Maß D max.	10 mm
Maß D min.	8 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1 mm
Maß t2	1,25 mm
Maß x	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	8 - 10
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	10 mm
Spannbereich D min.	8 mm
UV-beständig	ja