

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362364

**OBO**  
BETTERMANN



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1362364
Typ	ASG 732 14 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	12-14mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,729 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0604 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 FT

Artikelnummer: 1362364

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

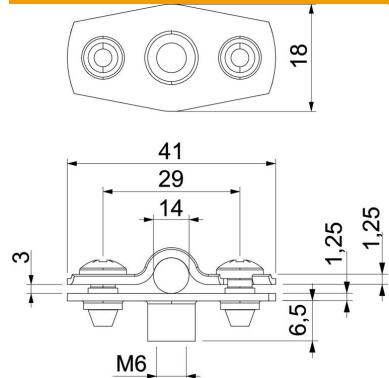

Maß A	41 mm
Maß B	29 mm
Maß b	18 mm
Maß D	14 mm
Maß D max.	14 mm
Maß D min.	12 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,25
Maß x	3 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	12 - 14
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	14 mm
Spannbereich D min.	12 mm
UV-beständig	ja