

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 A4

Artikelnummer: 1362462



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1362462                    |
| Typ                                 | ASG 732 12 A4              |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle             |
| Bezeichnung 2                       | mit Gewindeanschluss M6    |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 10-12mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 1,821 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1592 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 732 A4

Artikelnummer: 1362462



### Abmessungen

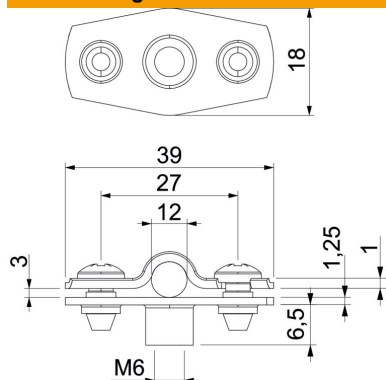

|            |       |
|------------|-------|
| Maß A      | 39 mm |
| Maß B      | 27 mm |
| Maß b      | 18 mm |
| Maß D      | 12 mm |
| Maß D max. | 12 mm |
| Maß D min. | 10 mm |
| Maß H1     | 12 mm |
| Maß t1     | 1     |
| Maß t2     | 1,25  |
| Maß x      | 3 mm  |

### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abstand zur Wand       | ja               |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1                |
| Ausführung             | geschlossen      |
| Befestigungsart        | Gewindeanschluss |
| Funktionserhalt        | ja               |
| für Durchmesser        | 10 - 12          |
| Halogenfrei            | ja               |
| Kunststoffummantelt    | nein             |
| Materialstärke         | 1,25 mm          |
| Spannbereich D max.    | 12 mm            |
| Spannbereich D min.    | 10 mm            |
| UV-beständig           | ja               |