


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 G

Artikelnummer: 1362754

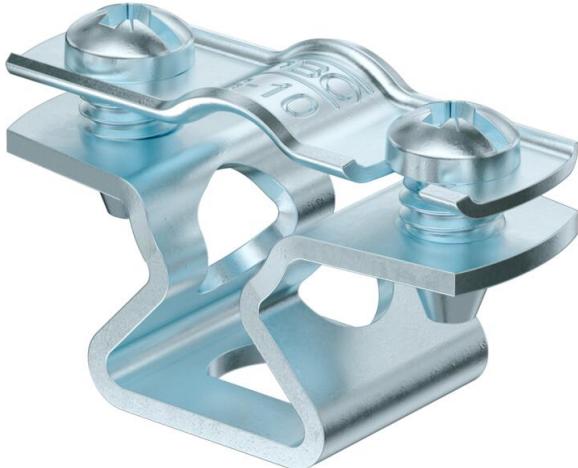

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362754
Typ	ASL 733 10 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,794 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0539 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 G

Artikelnummer: 1362754

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

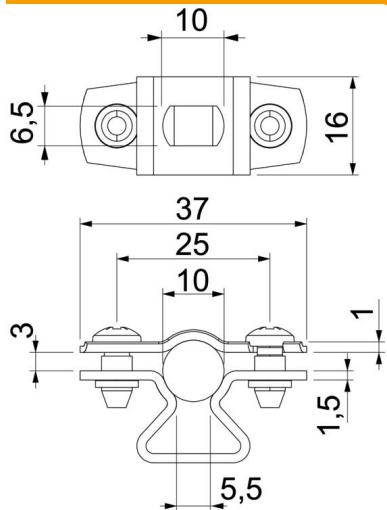

Maß A	37 mm
Maß B	25 mm
Maß b	16 mm
Maß D	10 mm
Maß D max.	10 mm
Maß D min.	8 mm
Maß L	10 mm
Maß s	5,5 mm
Maß t1	1
Maß t2	1,5
Maß x	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	8 - 10
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	10 mm
Spannbereich D min.	8 mm
UV-beständig	ja