

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A2

Artikelnummer: 1362994

**OBO**  
BETTERMANN



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1362994                    |
| Typ                                 | ASL 733 53 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle             |
| Bezeichnung 2                       | mit Langloch               |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 44-53mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 5,643 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3809 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A2

Artikelnummer: 1362994

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

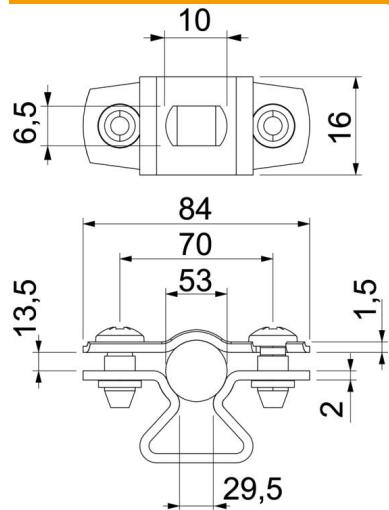

|            |         |
|------------|---------|
| Maß A      | 84 mm   |
| Maß B      | 70 mm   |
| Maß b      | 16 mm   |
| Maß D max. | 53 mm   |
| Maß D min. | 44 mm   |
| Maß L      | 10 mm   |
| Maß s      | 29,5 mm |
| Maß t1     | 1,5     |
| Maß t2     | 2       |
| Maß x      | 13,5 mm |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand       | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Ausführung             | geschlossen |
| Funktionserhalt        | ja          |
| für Durchmesser        | 44 - 53     |
| Halogenfrei            | ja          |
| Kunststoffummantelt    | nein        |
| Materialstärke         | 1,5 mm      |
| Spannbereich D max.    | 53 mm       |
| Spannbereich D min.    | 44 mm       |
| UV-beständig           | ja          |