

Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 A2

Artikelnummer: 1362996

OBO
BETTERMANN



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	1362996
Typ	ASL 733 63 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	53-63mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,242 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4518 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 A2

Artikelnummer: 1362996

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

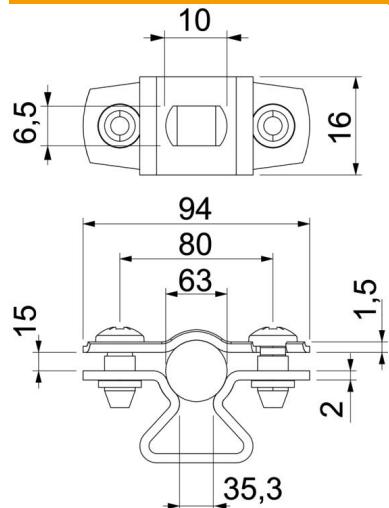

Maß A	94 mm
Maß B	80 mm
Maß b	16 mm
Maß D max.	63 mm
Maß D min.	53 mm
Maß L	10 mm
Maß s	35,3 mm
Maß t1	1,5
Maß t2	2
Maß x	15 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	53 - 63
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	63 mm
Spannbereich D min.	53 mm
UV-beständig	ja