


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385038

OBO
BETTERMANN

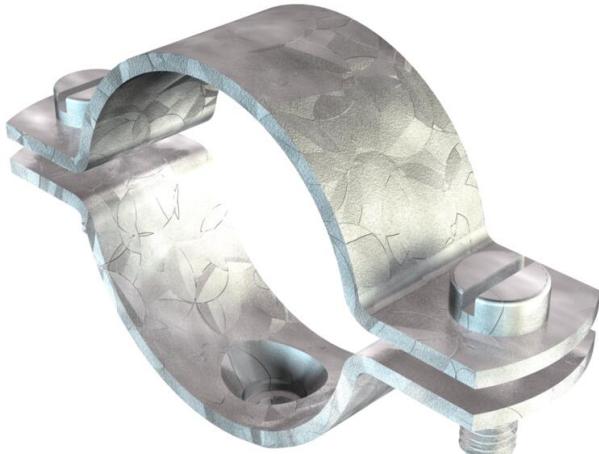

CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1385038
Typ	2900WM6 21.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	1/2"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,104 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1136 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6


Artikelnummer: 1385038



Abmessungen

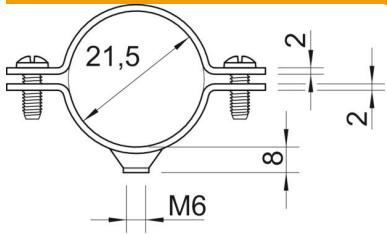

Länge	56 mm
Breite	20 mm
Maß A	56 mm
Maß B	40 mm
Maß D	21,5 mm
Maß D min.	21,5 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2
Maß x	2,5 mm

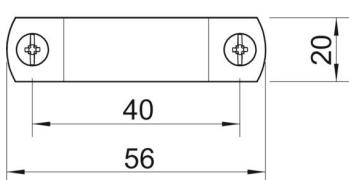

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	21,5
für Rohrdurchmesser	M20
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M6
Größe	1/2"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D max.	21,5 mm
Spannbereich D min.	19 mm
UV-beständig	ja