


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385135

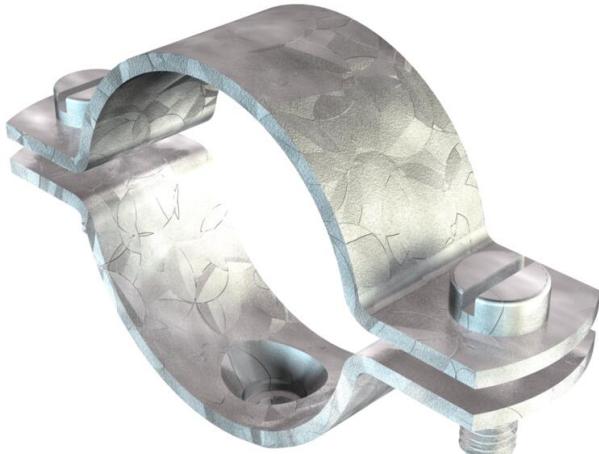

CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1385135
Typ	2900WM6 60 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	2"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2483 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6


Artikelnummer: 1385135

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

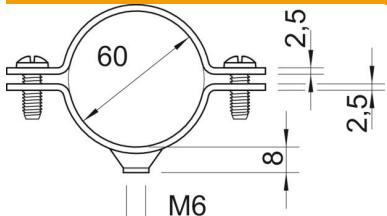

Länge	105 mm
Breite	20 mm
Maß A	105 mm
Maß B	89 mm
Maß D	60 mm
Maß D min.	60 mm
Maß t	2,5 mm
Maß t1	2,5
Maß x	4 mm

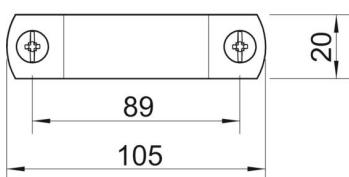

### Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	60
für Rohrdurchmesser	M63
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M6
Größe	2"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2,5 mm
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D max.	60 mm
Spannbereich D min.	56 mm
UV-beständig	ja