


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387081

**OBO**  
BETTERMANN

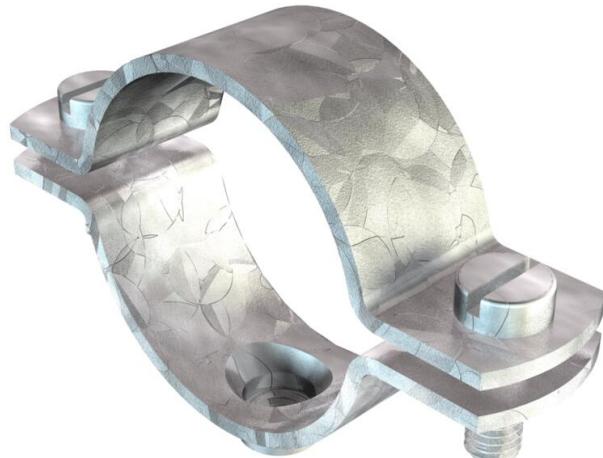

CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Aufschraubar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 1387081                  |
| Typ                                 | 2900WM8 42.5 FT          |
| Bezeichnung 1                       | Abstandschelle           |
| Bezeichnung 2                       | mit Gewindeanschluss M8  |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 1 1/4"                   |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 9 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1717 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387081

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

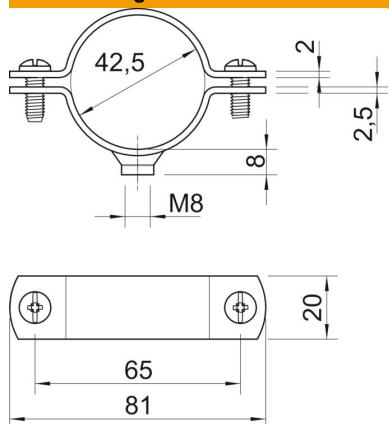

|            |         |
|------------|---------|
| Länge      | 81 mm   |
| Breite     | 20 mm   |
| Maß A      | 81 mm   |
| Maß B      | 65 mm   |
| Maß D      | 42,5 mm |
| Maß D min. | 42,5 mm |
| Maß t      | 2 mm    |
| Maß t1     | 2,5     |
| Maß x      | 3 mm    |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ausführung                     | geschlossen |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 42,5        |
| für Rohrdurchmesser            | M40         |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Gewinde                        | M8          |
| Größe                          | 1 1/4"      |
| Halogenfrei                    | nein        |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | M8 mm       |
| Materialstärke                 | 2 mm        |
| Schraube                       | M6 x 18     |
| Spannbereich D max.            | 42,5 mm     |
| Spannbereich D min.            | 39,5 mm     |
| UV-beständig                   | ja          |