


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1388061

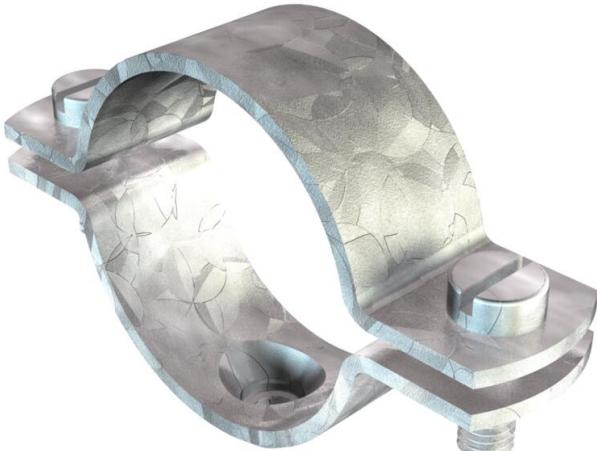

Aufschraubar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

CE UK  
CA

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1388061
Typ	2900WM10 33.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeganganschluss M10
Hersteller	OBO
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,864 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1561 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1388061

### Abmessungen

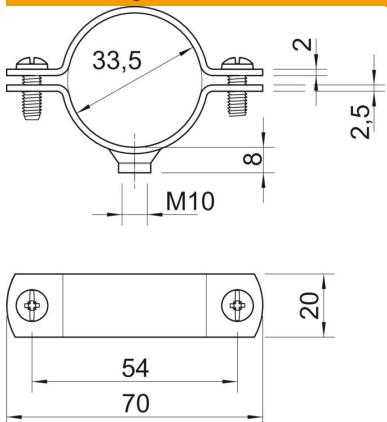

Länge	70 mm
Breite	20 mm
Maß A	70 mm
Maß B	54 mm
Maß L	70 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2,5
Maß x	3 mm

### Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	33,5
für Rohrdurchmesser	M32
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M10
Größe	1"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M10 mm
Schraube	M6 x 20
Spannbereich D max.	33,5 mm
Spannbereich D min.	30,5 mm
UV-beständig	ja